



Blaue Seiten 2010

Das Handbuch der Verbindungstechnik
11. Auflage

BOLLHOFF


Blaue Seiten – Das Handbuch der Verbindungstechnik

Das Handbuch der Verbindungstechnik haben wir komplett überarbeitet und aktualisiert. Unser Katalogartikel-Spektrum umfasst nun mehr als 42.000 lagergeführte Verbindungselemente.

Die wesentlichen Neuheiten sind:

- Aufnahme von mehr als 15 neuen Sortimenten wie z.B. EJOT® ALtracs® Plus, RIPP LOCK® Sicherungsscheiben, hochfeste Blindniete, Reparatursortimente für Blindnietmuttern, etc.
- Ausweitung der Sortimente mit TORX®-/Innensechsrundantrieben
- Aktualisierung aller technischen Daten und Informationen nach dem neusten Stand der DIN, ISO und EN
- Überarbeitung des Kapitels „Technik rund um Schrauben“
- Sortimente zur Erfüllung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Weitere Ergänzungen unseres traditionell breiten ISO Artikelspektrums

Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch gerne Sonder- und Zeichnungsteile in vielfältiger Werkstoffauswahl und Bearbeitungstiefe an.

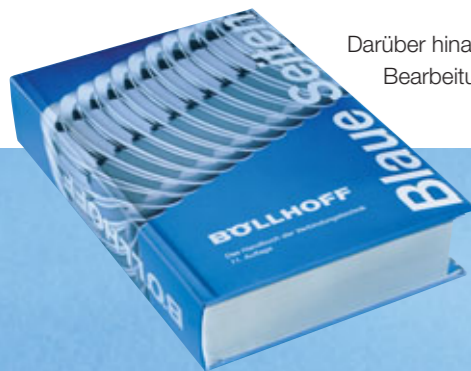

Jetzt mit Produktgruppenübersicht

Übersicht nach Produktgruppen

DIN / ISO / B	Bezeichnung	enthalten im Kapitel								Abbildung	
		2	3	4	5	6	7	8			
Kopfschraube mit Innenkraftangriff											
Schlitz											
ISO 4766	Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe		X								
ISO 7434	Gewindestifte mit Schlitz und Spitze		X	X							

Als Ergänzung zu der traditionellen nach DIN aufsteigenden Produktübersicht gibt es nun auch eine Übersicht, die nach Produktgruppen strukturiert ist. Bei allen Fällen, bei denen noch nicht genau definiert ist, welches Verbindungselement das Ideale ist, wird die (Vor-)Auswahl nun deutlich einfacher.

Linsen-Flanschkopf Schrauben mit Innensechsrund
LFS,
Stahl, galvanisch verzinkt

Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
DIN 934,
Stahl, galvanisch verzinkt

EJOT® ALtracs® Plus-Schrauben für Leichtmetalle
B 5151,
Stahl, galvanisch verzinkt

RIPP LOCK® Sicherungsscheiben
B 53065,
Stahl, zinklamellenbeschichtet

Linsen-Flanschkopf Schrauben mit Innensechskant
LFS,
Edelstahl A2

Mehrbereichs Blindniete, RIVQUICK® varibolt hochfest
Hülse und Dorn Stahl,
galvanisch verzinkt

Hochfeste Blindniete, RIVQUICK® varilock
Hülse und Dorn Stahl,
galvanisch verzinkt

Senkschrauben mit Innensechsrund
B 52100,
Stahl, galvanisch verzinkt

Senkschrauben mit Innensechsrund
B 52100,
Edelstahl A2

Scheiben ohne Fase
ISO 7089,
Edelstahl A2, HV 200

Sicherungsscheiben, Form S
B 53070,
Edelstahl A2

Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen
DIN 7349,
Stahl, verzinkt, gelb chromatiert

Haltescheiben*
B 53062,
Federstahl, zinklamellenbeschichtet

Sicherungsscheiben*
B 53061,
Polyamid, natur

Dornbruch Blindniete, RIVQUICK® varibulb hochfest
Hülse und Dorn Stahl,
galvanisch verzinkt

* konform der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Böllhoff International mit Gesellschaften in:

Argentinien
Brasilien
China
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Indien
Italien
Japan
Kanada
Mexiko
Österreich
Polen
Rumänien
Russland
Slowakei
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ungarn
USA

Außerhalb dieser 21 Länder betreut Böllhoff in enger Partnerschaft mit Vertretungen und Händlern den internationalen Kundenkreis in anderen wichtigen Industriemärkten.

Technische Änderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach ausdrücklicher
Genehmigung gestattet.
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

Böllhoff GmbH
Archimedesstraße 1-4 · 33649 Bielefeld · Deutschland
Telefon +49 (0)521 / 44 82-03 (629) · Fax +49 (0)521 / 44 82-9 36 29
www.boellhoff.com · dienstleister@boellhoff.com

