



RIVKLE® P1007 y RIVKLE® P2007

Máquinas neumáticas de colocación por esfuerzo de tuercas y roscas macho remachables

- **RIVKLE® P1007: Precisión y ligereza para la colocación en serie**
- **RIVKLE® P2007: Polivalencia para una amplia selección de aplicaciones**

BOLLHOFF

RIVKLE® P1007 y RIVKLE® P2007 - Máquinas neumáticas de colocación por esfuerzo

Presentación

Las máquinas **RIVKLE® P1007 y RIVKLE® P2007** se sirven en un maletín de plástico que contiene el manual de utilización, las llaves de regulación y un bote de aceite.



Referencias:

- **RIVKLE® P1007** (para tuercas y roscas macho de M3 a M6): **236 157 01 000.**
- **RIVKLE® P2007** (para tuercas y roscas macho de M3 a M10): **236 156 01 000.**

Disponibilidad: en stock.

Los útiles (vástago y boquilla) se piden por separado. Para opciones, por favor, contactar con nosotros.

Útiles para la colocación

Los útiles dependen de las dimensiones de las tuercas y las roscas macho a colocar. Para referencias, ver la tabla de la derecha:



Para RIVKLE®		
	Vástago de tracción	Boquilla
MXX*	236 113 XX* 020	236 113 XX* 030
*XX: Ø de 03 a 10 – Ejemplo: 06 para M6.		
Para roscas macho RIVKLE®		
	Vástago de tracción	Boquilla
MXX*	376 113 XX** 020	376 113 XX** 030
**XX: Solamente de M5 a M8.		

Accesorios y cartuchos opcionales disponibles

Máquina en versión vertical

- Referencias:
- **RIVKLE® P1007** vertical: 23615701001
 - **RIVKLE® P2007** vertical: 23615601001



Equilibrador

- Referencias:
- **Peso 4 a 6 kg.** Recorrido: 2 m. 28259010152
 - **Peso 6 a 8 kg.** Recorrido: 2 m. 28259010521



Soportes telescópicos



Referencia: 28259010665



Referencia: 28259010664



Cartuchos de regulación
(Ver la siguiente tabla).


RIVKLE® P1007		
Denominación del cartucho	Para RIVKLE® (*)	Referencias
P1007 CARTUCHO MONO 4,0 kN	M3, M4	23615700304
P1007 CARTUCHO MONO 8,0 kN	M4, M5	23615700303
P1007 CARTUCHO MONO 13,0 kN	M5, M6	23615700302
P1007 CARTUCHO MULTI 2,2 a 3,6 kN	M3 a M4	23615700305
P1007 CARTUCHO MULTI 3,2 a 13,0 kN	M4 a M6	23615700306

RIVKLE® P2007		
Denominación del cartucho	Para RIVKLE® (*)	Referencias
P2007 CARTUCHO MONO 7,6 kN	M4, M5	23615600309
P2007 CARTUCHO MONO 12,0 kN	M5, M6	23615600308
P2007 CARTUCHO MONO 16,3 kN	M6, M8	23615600306
P2007 CARTUCHO MONO 18,8 kN	M8, M10	23615600307
P2007 CARTUCHO MONO 21,8 kN	M10	23615600305

(*) depende del material, los valores son indicativos.

Otros equipos de colocación disponibles en nuestra gama

La correcta elección del equipo de colocación que se utilizará en cada aplicación condiciona la calidad y la optimización de los costes. Contacte con nosotros para tener el mejor asesoramiento.

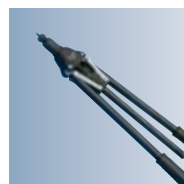


Aparatos manuales.



RIVKLE® P2005 para la colocación por recorrido de M3 a M12.



EPK Compact con control de la calidad de la colocación integrado.

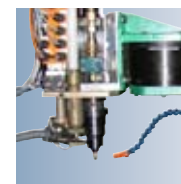

Colocación automática y semi-automática.

Böllhoff Internacional con filiales en:

Alemania
Argentina
Austria
Brasil
Canadá
China
EE.UU.
Eslovaquia
España
Francia
Gran Bretaña
Hungría
India
Italia
Japón
México
Polonia
República Checa
Rumania
Rusia
Sudáfrica
Turquía

Y en todo el mundo una red de agentes y distribuidores.

Sujeto a cambios técnicos · Su reimpresión, ya sea en parte o en su totalidad, sólo está permitida con nuestro consentimiento expreso.
Ver nota de protección según DIN 34.

Böllhoff, s.a. – C/ Valportillo I, núm. 7-A
28108 Polígono Industrial de Alcobendas, Madrid
Tel.: 00 34 91 661 91 88 - Fax: 00 34 91 661 67 64
www.bollhoff.com/es - E-mail: info_es@bollhoff.com

